

# Technisches Datenblatt

## Einsteckdichtung EDK

Art.-Nr. 2011689

**OBO**  
BETTERMANN



Die Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.


CE M25 M32 M40 IP 66 Fluoropropyl HALOGENFREI TPE

TPE Thermoplastisches Elastomer

### Stammdaten

Art.-Nr.	2011689
Typ	EDK 25 RW
Bezeichnung 1	Einsteckdichtung
Bezeichnung 2	für Kabel
Dimension	Ø25/4-20
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Thermoplastisches Elastomer
Werkstoff Kürzel	TPE
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,21 kg/100 St.

### Technische Daten

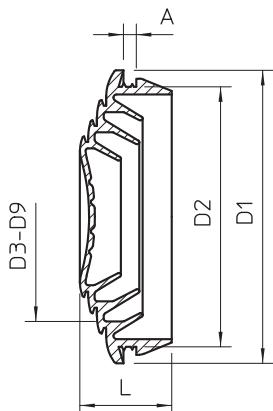

Maß A	2,20 mm
Maß D1	29,50 mm
Maß D2	25,40 mm
Maß D3	5,00 mm
Maß D4	10,00 mm
Maß D5	15,00 mm
Maß D6	18,00 mm
Maß D7	22,00 mm
Maß L	10,10 mm
Ausführung	abschneidbar
für Durchmesser	0,00 - 22,00 mm
für Wandstärke	2,20 - 2,20
Dichtbereich D	0,00 - 22,00 mm
Größe	M25
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Nenndurchmesser	25,00 mm
Schutzart	IP55