

# Technisches Datenblatt

## Einsteckdichtung EDK

Art.-Nr. 2011697

**OBO**  
BETTERMANN



Die Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.


CE M25 M32 M40 IP 66 Fluoropropen TPE HALOGENFREI

TPE Thermoplastisches Elastomer

### Stammdaten

Art.-Nr.	2011697
Typ	EDK 32 RW
Bezeichnung 1	Einsteckdichtung
Bezeichnung 2	für Kabel
Dimension	Ø32/4-25
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Thermoplastisches Elastomer
Werkstoff Kürzel	TPE
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	0,33 kg/100 St.

### Technische Daten

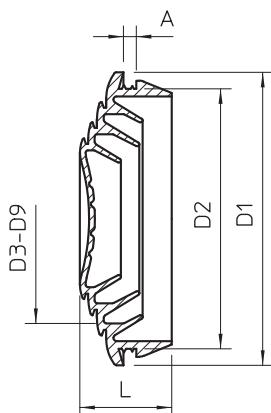

Maß A	2,20 mm
Maß D1	36,40 mm
Maß D2	32,30 mm
Maß D3	5,00 mm
Maß D4	10,00 mm
Maß D5	15,00 mm
Maß D6	18,00 mm
Maß D7	22,00 mm
Maß D8	27,00 mm
Maß L	11,40 mm
Ausführung	abschneidbar
für Durchmesser	0,00 - 27,00 mm
für Wandstärke	2,20 - 2,20
Dichtbereich D	0,00 - 27,00 mm
Größe	M32
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Nenndurchmesser	32,00 mm
Schutzart	IP55