

Technisches Datenblatt

Einsteckdichtung EDK

Art.-Nr. 2011700

OBO
BETTERMANN



Die Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.


CE M25 M32 M40 IP 66 Fluoropropen TPE HALOGENFREI

TPE Thermoplastisches Elastomer

Stammdaten

Art.-Nr.	2011700
Typ	EDK 40 RW
Bezeichnung 1	Einsteckdichtung
Bezeichnung 2	für Kabel
Dimension	Ø40/4-32
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Thermoplastisches Elastomer
Werkstoff Kürzel	TPE
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	0,53 kg/100 St.

Technische Daten

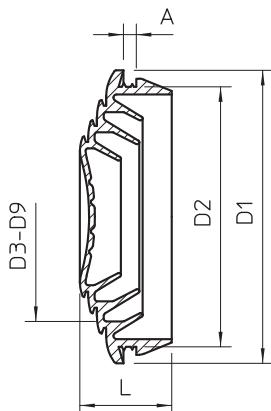

Maß A	2,20 mm
Maß D1	44,10 mm
Maß D2	40,20 mm
Maß D3	5,00 mm
Maß D4	10,00 mm
Maß D5	15,00 mm
Maß D6	18,00 mm
Maß D7	22,00 mm
Maß D8	27,00 mm
Maß D9	34,00 mm
Maß L	13,40 mm
Ausführung	abschneidbar
für Durchmesser	0,00 - 34,00 mm
für Wandstärke	2,20 - 2,20
Dichtbereich D	0,00 - 34,00 mm
Größe	M40
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Nenndurchmesser	40,00 mm
Schutzart	IP55