

Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Kombimutter V2A

Art.-Nr. 3175625

OBO
BETTERMANN



Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Kombimutter.


CE A2

A2 Edelstahl, rostfrei
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	3175625
Typ	FRSB M10x25 A2
Bezeichnung 1	Flachrundschraube
Bezeichnung 2	mit Kombimutter
Dimension	M10x25/25mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A2
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	3,70 kg/100 St.

Technische Daten

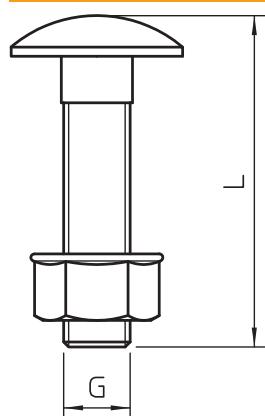

Länge	25,00 mm
Maß D	10,00 mm
Maß L	25,00 mm
Abmessung	M10 x 25 mm
Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Mit Mutter	<input checked="" type="checkbox"/>