

# Technisches Datenblatt

## Omegabügel

Art.-Nr. 1124673



Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm.




<b>St</b>	Stahl
<b>FT</b>	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1124673
Typ	GMS 3 0 4141 FT
Bezeichnung 1	Omegabügel
Bezeichnung 2	mit 3 Löchern
Dimension	150x45x40x5
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste Verkaufseinheit	10,00 Stück
Gewicht	35,00 kg/100 St.

### Technische Daten

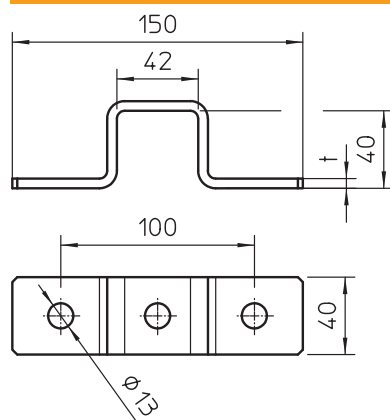

Länge	150,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	45,00 mm
Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Befestigungsbügel
Geeignet für	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	5,00 mm
Mit Schraubenzubehör	<input checked="" type="checkbox"/>