


# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube DIN 933

Art.-Nr. 3156035

**OBO**  
BETTERMANN

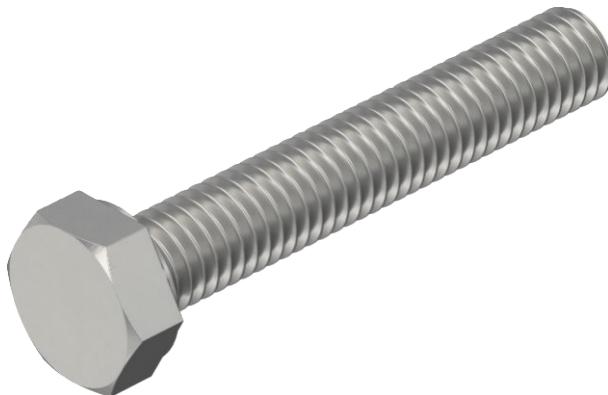

Sechskantschraube M10x60mm


**CE A4**

**A4** Edelstahl, rostfrei  
**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 3156035                          |
| Typ                      | HHS M10x60 A4                    |
| Bezeichnung 1            | Sechskantschraube                |
| Dimension                | M10x60mm                         |
| Werkstoff                | Edelstahl, rostfrei Werkstoff A4 |
| Werkstoff Kürzel         | A4                               |
| Oberfläche               | blank, nachbehandelt             |
| Oberfläche Kürzel        | 2B                               |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 50 Stück                         |
| Gewicht                  | 4,13 kg/100 St.                  |

### Technische Daten

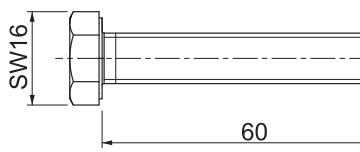

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Länge            | 60,00 mm     |
| Maß d            | 10,00 mm     |
| Maß L            | 60,00 mm     |
| SW               | 17,00 mm     |
| Abmessung        | M 10 x 60 mm |
| Gewinde          | M10          |
| Gewinde metrisch | 10           |