


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933

Art.-Nr. 3156037

OBO
BETTERMANN

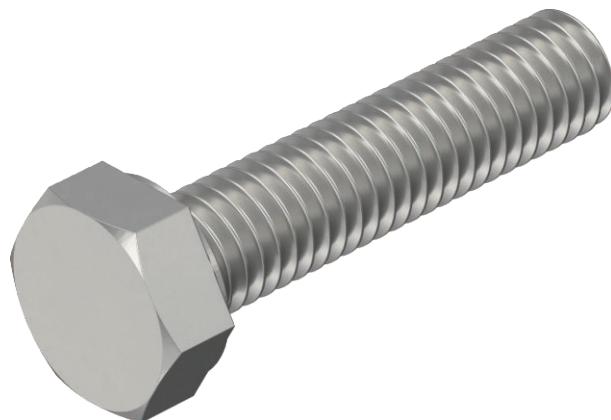

Sechskantschraube M12x50mm


CE A4

A4 Edelstahl, rostfrei
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	3156037
Typ	HHS M12x50 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Dimension	M12x50mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A4
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	5,20 kg/100 St.

Technische Daten

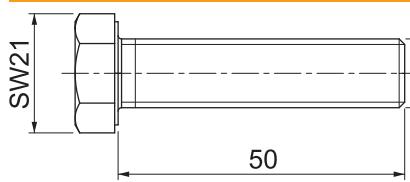

Länge	50,00 mm
Maß d	12,00 mm
Maß L	50,00 mm
SW	19,00 mm
Abmessung	M 12 x 50 mm
Gewinde	M12
Gewinde metrisch	12