

# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube DIN 933

Art.-Nr. 3156025

**OBO**  
BETTERMANN



Sechskantschraube M8x25mm


CE A4

A4 Edelstahl, rostfrei  
2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 3156025                          |
| Typ                      | HHS M8x25 A4                     |
| Bezeichnung 1            | Sechskantschraube                |
| Dimension                | M8x25mm                          |
| Werkstoff                | Edelstahl, rostfrei Werkstoff A4 |
| Werkstoff Kürzel         | A4                               |
| Oberfläche               | blank, nachbehandelt             |
| Oberfläche Kürzel        | 2B                               |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 100 Stück                        |
| Gewicht                  | 1,39 kg/100 St.                  |

### Technische Daten

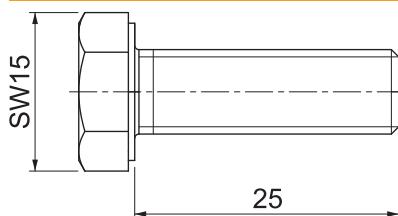

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Länge            | 25,00 mm    |
| Maß d            | 8,00 mm     |
| Maß L            | 25,00 mm    |
| SW               | 13,00 mm    |
| Abmessung        | M 8 x 25 mm |
| Gewinde          | M8          |
| Gewinde metrisch | 8           |