

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933

Art.-Nr. 3156027

OBO
BETTERMANN



Sechskantschraube M8x40mm


CE A4

A4 Edelstahl, rostfrei
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	3156027
Typ	HHS M8x40 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Dimension	M8x40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A4
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	1,87 kg/100 St.

Technische Daten

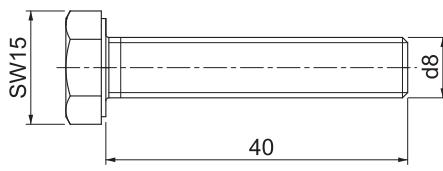

Länge	40,00 mm
Maß d	8,00 mm
Maß L	40,00 mm
SW	13,00 mm
Abmessung	M 8 x 40 mm
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8