


Technisches Datenblatt

Sechskantmutter DIN 934

Art.-Nr. 3400123

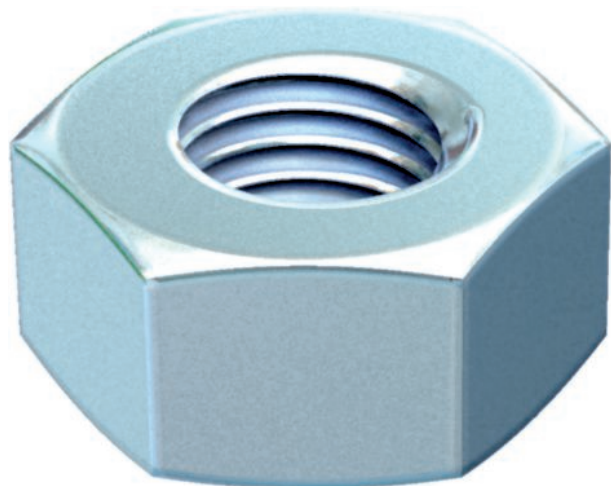


Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	3400123
Typ	HN M12 G
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Dimension	M12
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 12329
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste Verkaufseinheit	100,00 Stück
Gewicht	1,73 kg/100 St.

Technische Daten

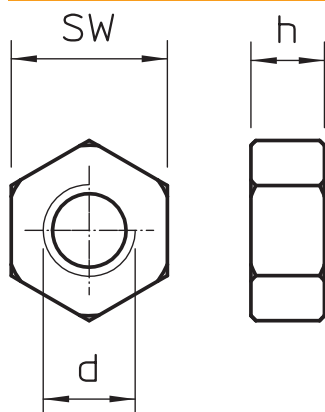

Maß d	12,00 mm
Maß h	10,80 mm
SW	19,00 mm
Festigkeitsklasse	8,8
Gewindeart	metrisch
Gewinde	M12
Gewindegröße M	12,00