

# Technisches Datenblatt

## Sechskantmutter DIN 934

Art.-Nr. 3397068

**OBO**  
BETTERMANN



Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.


CE

- A2** Edelstahl, rostfrei  
**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	3397068
Typ	HN M6 A2
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Dimension	M6
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A2
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,22 kg/100 St.

### Technische Daten

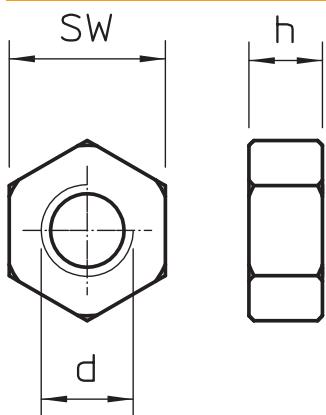

Höhe	5,20 mm
Maß d	6,00 mm
Maß h	5,20 mm
SW	10,00 mm
Gewindeart	metrisch
Gewinde	M6
Gewindegöße M	6
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Selbstsichernd	<input type="checkbox"/>