

# Technisches Datenblatt

## Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923

Art.-Nr. 3156126

**OBO**  
BETTERMANN



Kombimutter mit angepresster Unterlegscheibe in Anlehnung an EN 1661.


CE A2

A2 Edelstahl, rostfrei  
2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	3156126
Typ	KM M12 A2
Bezeichnung 1	Sechskantmutter mit Flansch
Bezeichnung 2	mit Unterkopfverzahnung
Dimension	M12
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A2
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	2,10 kg/100 St.

### Technische Daten

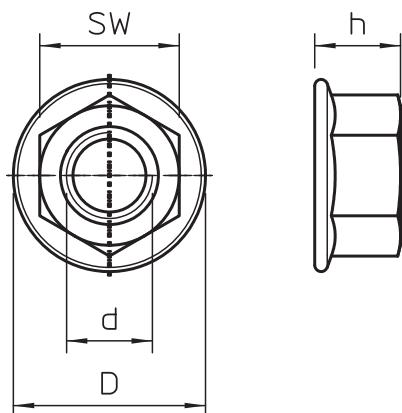

Maß d	26,00 mm
Maß h	12,00 mm
SW	19,00 mm
Gewindeart	metrisch
Gewinde	M12
Gewindegöße M	12