

Technisches Datenblatt

Multi-Quick-Schelle

Art.-Nr. 2153114

OBO
BETTERMANN



CE Pg PA


PA Polyamid

Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen und Pg-Rohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke und einsetzbar in Profilschiene im Innen- und geschützten Außenbereich. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle.

Stammdaten

Art.-Nr.	2153114
Typ	M-Quick 18-22LGR
Bezeichnung 1	Multi-Quick-Schelle
Dimension	18,5-22,5mm
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,76 kg/100 St.

Technische Daten

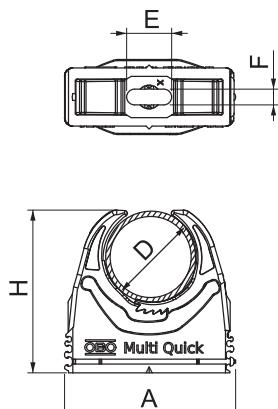

Maß A	33,00 mm
Maß B	15,50 mm
Maß E	8,00 mm
Maß F	4,10 mm
Maß H	37,50 mm
Maß h	7,00 mm
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Auszugswerte	50 N
Befestigungsart	Schraubloch
Flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Einlage	<input type="checkbox"/>
Schellenmontage	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubar
Rastsystem	<input checked="" type="checkbox"/>
Spannbereich D	18,50 - 22,50 mm
UV-beständig	<input type="checkbox"/>