


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, gelocht

Art.-Nr. 1122934

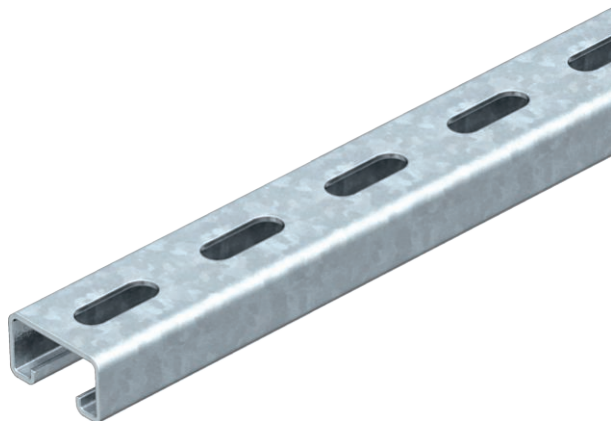

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1122934
Typ	MS4121P0300FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Dimension	300x41x21
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	53,00 kg/100 St.

Technische Daten

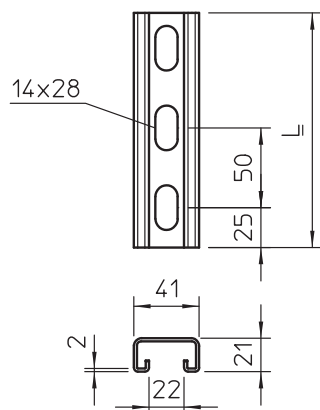

Länge	300,00 mm
Breite	41,00 mm
Höhe	21,00 mm
Maß L	300,00 mm
Abbrechbar	☐
Abmessung BxH	41x21 mm
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig	50,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2,00 mm
Mit Lochung	☒
Mit Zahnung	☒
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22,00 mm
Statischer Wert A	
Statischer Wert Iy	
Statischer Wert Iz	
Statischer Wert Wy	
Statischer Wert Wz	