

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, gelocht

Art.-Nr. 1122606



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



St

Stahl


FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1122606
Typ	MS4141P1000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Dimension	1000x41x41
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 m
Gewicht	261,40 kg/100 m

Technische Daten

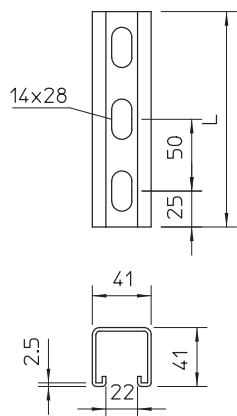

Länge	1.000,00 mm
Breite	41,00 mm
Höhe	41,00 mm
Maß L	1.000,00 mm
Abbrechbar	☐
Abmessung BxH	41x41 mm
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig	50,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2,50 mm
Mit Lochung	☒
Mit Zahnung	☒
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22,00 mm
Statischer Wert A	
Statischer Wert Iy	
Statischer Wert Iz	
Statischer Wert Wy	
Statischer Wert Wz	