


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4182, Schlitz 22 mm, doppelt,
gelocht
Art.-Nr. 1122671

OBO
BETTERMANN

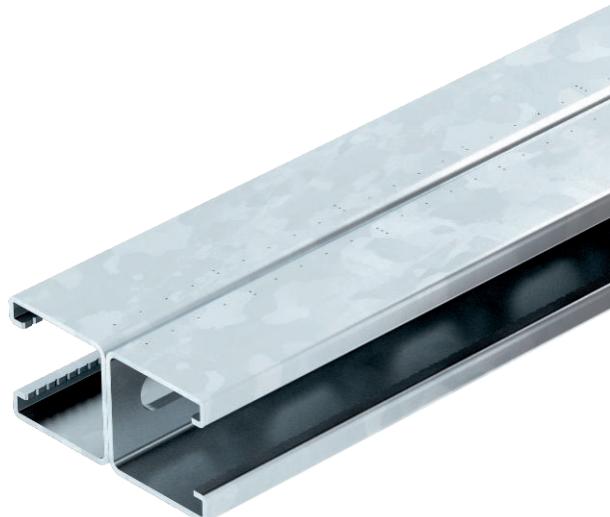


CE St

Stahl
 tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1122671
Typ	MS4182P3000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Dimension	3000x41x82
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	402,20 kg/100 m

Technische Daten

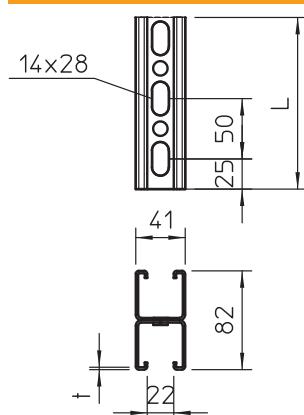

Länge	3.000,00 mm
Breite	41,00 mm
Höhe	82,00 mm
Maß L	3.000,00 mm
Abbrechbar	<input type="checkbox"/>
Abmessung BxH	41x82 mm
Ausführung	Doppelprofil
Art der Lochung	Steg gelocht
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2,00 mm
Mit Zahnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22,00 mm
Statischer Wert A	
Statischer Wert ly	
Statischer Wert lz	
Statischer Wert Wy	
Statischer Wert Wz	