

# Technisches Datenblatt

## Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, ungelocht

Art.-Nr. 1121529

**OBO**  
BETTERMANN





**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1121529
Typ	MS5030UP6000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	ungelocht, Schlitzweite 22mm
Dimension	6000x50x30
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	6 m
Gewicht	307,00 kg/100 m

### Technische Daten

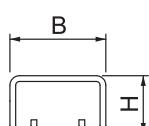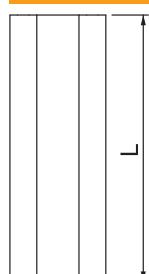

Länge	6.000,00 mm
Breite	50,00 mm
Höhe	30,00 mm
Maß L	6.000,00 mm
Abbrechbar	<input type="checkbox"/>
Abmessung BxH	50x30 mm
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	ohne
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Materialstärke	3,00 mm
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Mit Zahnung	<input type="checkbox"/>
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22,00 mm
Statischer Wert A	
Statischer Wert ly	
Statischer Wert lz	
Statischer Wert Wy	
Statischer Wert Wz	