


Technisches Datenblatt

Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl

Art.-Nr. 3191052

OBO
BETTERMANN

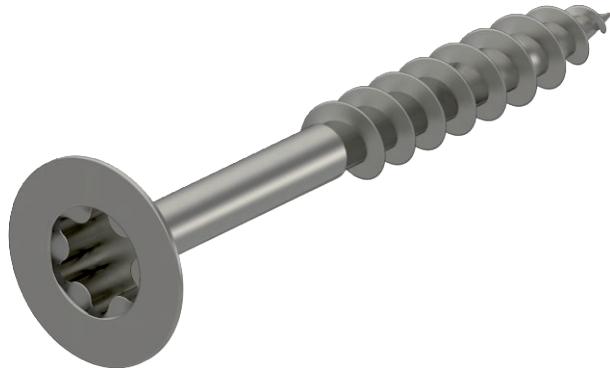

Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.




A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	3191052
Typ	OTSC 3,5x40 A4
Bezeichnung 1	Spanplattenschraube
Bezeichnung 2	Senkkopf, Antrieb TX 10
Dimension	3,5x40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A4
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,21 kg/100 St.

Technische Daten

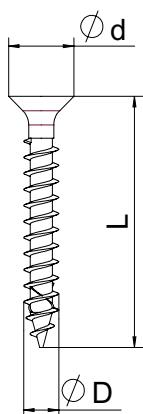

Länge	40,00 mm
Maß L	40,00 mm
Maß D	3,50 mm
Gehärtet	<input type="checkbox"/>
Kopfdurchmesser	7,00 mm
Kopfform	versenkt
Schraubsystem	Torx
Antriebsgröße	TX 10
Schaftdurchmesser	3,50 mm
Zweigängig	<input type="checkbox"/>