


Technisches Datenblatt

Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl

Art.-Nr. 3191056

OBO
BETTERMANN

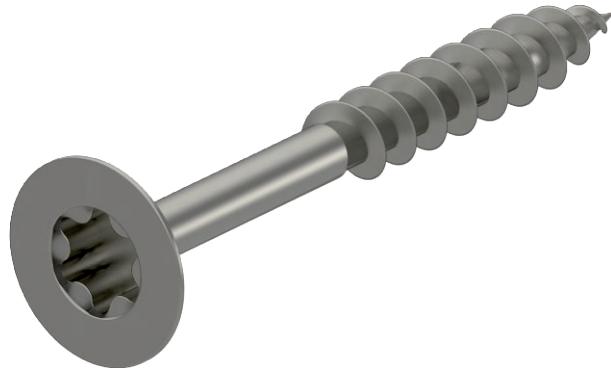

Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.




| | |
|-----------|----------------------|
| A4 | Edelstahl, rostfrei |
| 2B | blank, nachbehandelt |

Stammdaten

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr. | 3191056 |
| Typ | OTSC 4,0x25 A4 |
| Bezeichnung 1 | Spanplattenschraube |
| Bezeichnung 2 | Senkkopf, Antrieb TX 20 |
| Dimension | 4x25mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei Werkstoff A4 |
| Werkstoff Kürzel | A4 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberfläche Kürzel | 2B |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 100 Stück |
| Gewicht | 0,13 kg/100 St. |

Technische Daten

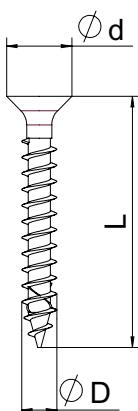

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Länge | 25,00 mm |
| Maß L | 25,00 mm |
| Maß D | 4,00 mm |
| Gehärtet | <input type="checkbox"/> |
| Kopfdurchmesser | 8,00 mm |
| Kopfform | versenkt |
| Schraubsystem | Torx |
| Antriebsgröße | TX 20 |
| Schaftdurchmesser | 4,00 mm |
| Zweigängig | <input type="checkbox"/> |