


Technisches Datenblatt

Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl

Art.-Nr. 3191070

OBO
BETTERMANN

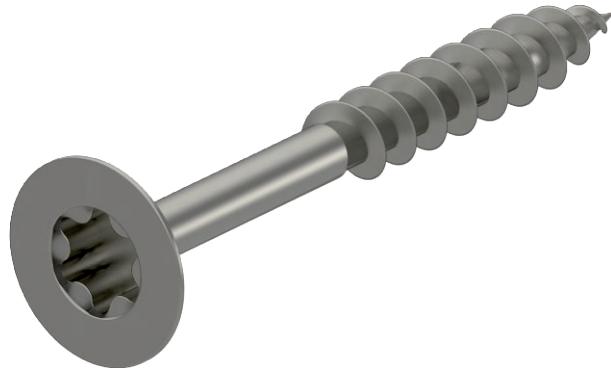

Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.




A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	3191070
Typ	OTSC 4,5x50 A4
Bezeichnung 1	Spanplattenschraube
Bezeichnung 2	Senkkopf, Antrieb TX 20
Dimension	4,5x50mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A4
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,40 kg/100 St.

Technische Daten

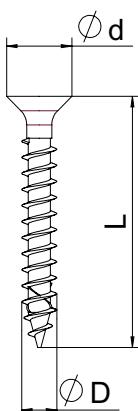

Länge	50,00 mm
Maß L	50,00 mm
Maß D	4,50 mm
Gehärtet	<input type="checkbox"/>
Kopfdurchmesser	9,00 mm
Kopfform	versenkt
Schraubsystem	Torx
Antriebsgröße	TX 20
Schaftdurchmesser	4,50 mm
Zweigängig	<input type="checkbox"/>