


# Technisches Datenblatt

## Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl

Art.-Nr. 3191086

**OBO**  
BETTERMANN

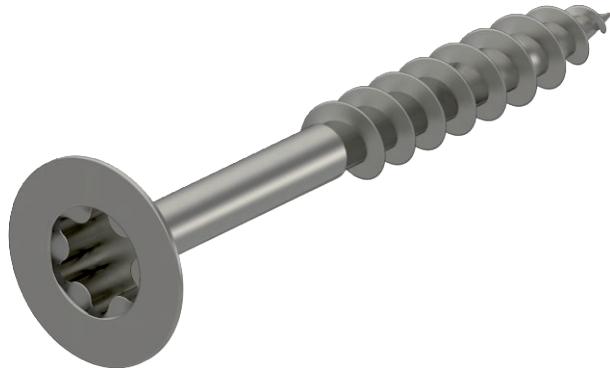

Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.  
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.




<b>A4</b>	Edelstahl, rostfrei
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	3191086
Typ	OTSC 6,0x60 A4
Bezeichnung 1	Spanplattenschraube
Bezeichnung 2	Senkkopf, Antrieb TX 25
Dimension	6x60mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A4
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,96 kg/100 St.

### Technische Daten

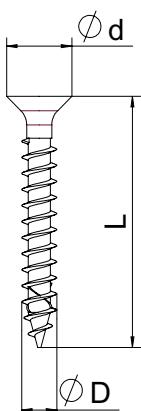

Länge	60,00 mm
Maß L	60,00 mm
Maß D	6,00 mm
Gehärtet	<input type="checkbox"/>
Kopfdurchmesser	12,00 mm
Kopfform	versenkt
Schraubsystem	Torx
Antriebsgröße	TX 25
Schaftdurchmesser	6,00 mm
Zweigängig	<input type="checkbox"/>