


# Technisches Datenblatt

## Kontroll-T-Stück mit Gewinde

Art.-Nr. 2047606

**OBO**  
BETTERMANN

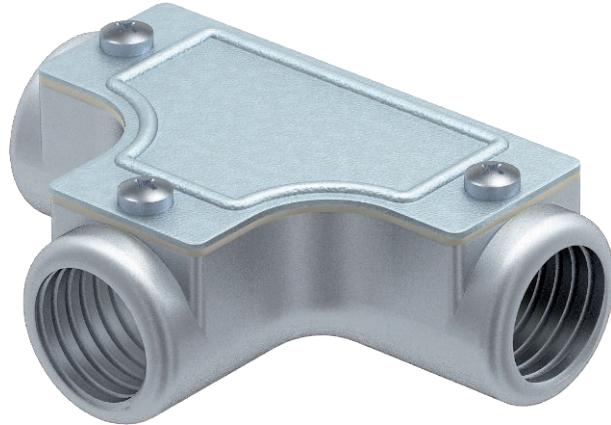

Kontroll-T-Stück mit Innengewinde zur Montage in Rohrstrecken als Abzweig.  
Oberteil abnehmbar zur leichteren Leitungsverlegung und zur späteren Kontrolle.


CE IP 54 M AIG

AIG Aluminiumdruckguss

### Stammdaten

Art.-Nr.	2047606
Typ	SKTM25W ALU
Bezeichnung 1	Kontroll-T-Stück
Bezeichnung 2	mit Gewinde
Dimension	M25x1,5
Werkstoff	Aluminiumdruckguss
Werkstoff Kürzel	AIG
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	22,00 kg/100 St.

### Technische Daten

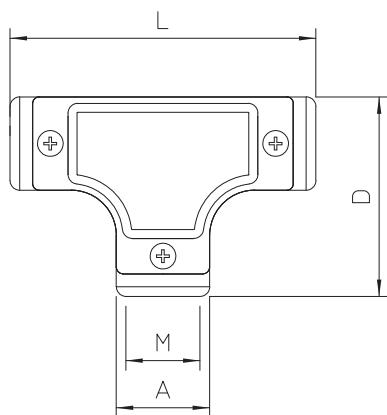

Länge	115,00 mm
Maß D	75,00 mm
Maß L	115,00 mm
Maß M	M25x1,5
Ausführung	Gewinde
Gewinde	M25x1,5
Größe	25
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Oberfläche poliert	<input type="checkbox"/>
Oberfläche gebürstet	<input type="checkbox"/>