


Technisches Datenblatt

Kontroll-T-Stück mit Gewinde

Art.-Nr. 2047607

OBO
BETTERMANN

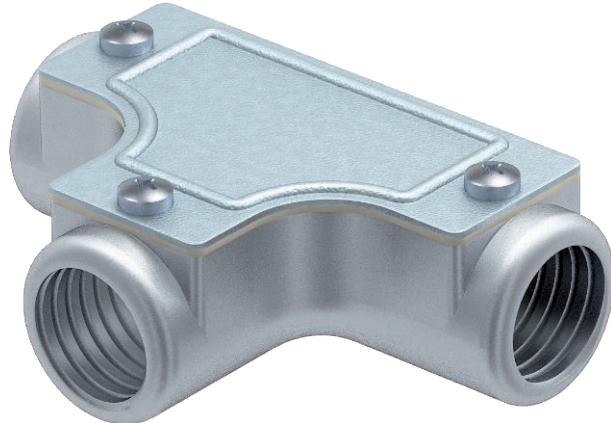

Kontroll-T-Stück mit Innengewinde zur Montage in Rohrstrecken als Abzweig.
Oberteil abnehmbar zur leichteren Leitungsverlegung und zur späteren Kontrolle.


CE IP 54 M AIG

AIG Aluminiumdruckguss

Stammdaten

Art.-Nr.	2047607
Typ	SKTM32W ALU
Bezeichnung 1	Kontroll-T-Stück
Bezeichnung 2	mit Gewinde
Dimension	M32x1,5
Werkstoff	Aluminiumdruckguss
Werkstoff Kürzel	AIG
Kleinste VK-Einheit (VG)	4 Stück
Gewicht	46,60 kg/100 St.

Technische Daten

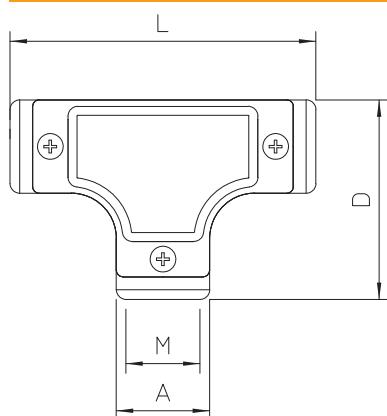

Länge	156,00 mm
Maß D	96,00 mm
Maß L	156,00 mm
Maß M	M32x1,5
Ausführung	Gewinde
Gewinde	M32x1,5
Größe	32
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Oberfläche poliert	<input type="checkbox"/>
Oberfläche gebürstet	<input type="checkbox"/>