


Technisches Datenblatt

Kontroll-T-Stück mit Gewinde

Art.-Nr. 2047609

OBO
BETTERMANN

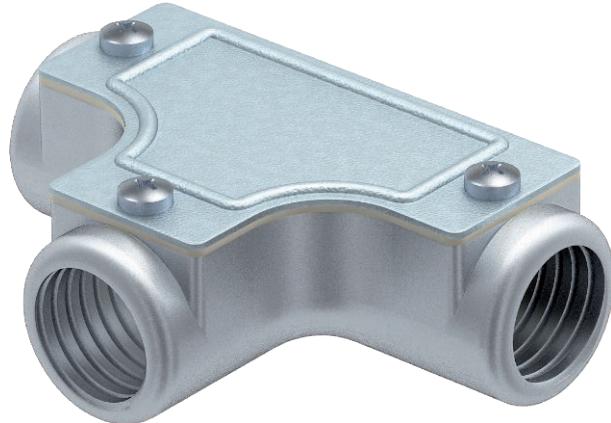

Kontroll-T-Stück mit Innengewinde zur Montage in Rohrstrecken als Abzweig.
Oberteil abnehmbar zur leichteren Leitungsverlegung und zur späteren Kontrolle.


CE IP 54 M AIG

AIG Aluminiumdruckguss

Stammdaten

Art.-Nr.	2047609
Typ	SKTM50W ALU
Bezeichnung 1	Kontroll-T-Stück
Bezeichnung 2	mit Gewinde
Dimension	M50x1,5
Werkstoff	Aluminiumdruckguss
Werkstoff Kürzel	AIG
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 Stück
Gewicht	56,30 kg/100 St.

Technische Daten

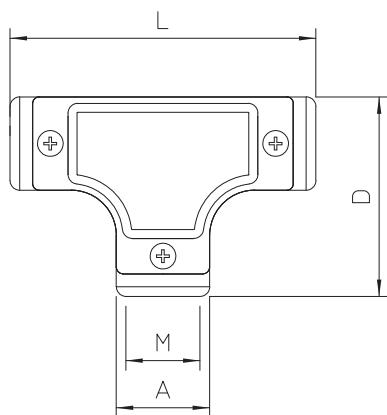

Länge	194,00 mm
Maß D	124,50 mm
Maß L	194,00 mm
Maß M	M50x1,5
Ausführung	Gewinde
Gewinde	M50x1,5
Größe	50
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Oberfläche poliert	<input type="checkbox"/>
Oberfläche gebürstet	<input type="checkbox"/>