

Technisches Datenblatt

Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Art.-Nr. 2046024

OBO
BETTERMANN



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit grätfreier Innenwand.


CE Alu

Alu Aluminium

Stammdaten

Art.-Nr.	2046024
Typ	SV25W ALU
Bezeichnung 1	Aluminiumverbindungsmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Dimension	ø25mm
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	1,90 kg/100 St.

Technische Daten

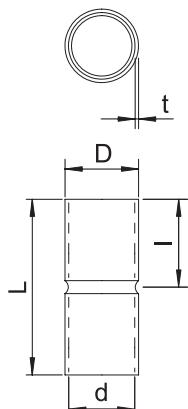

Länge	60,00 mm
Maß D	27,60 mm
Maß L	60,00 mm
Maß M	25
Maß d	25,20 mm
Maß t	1,20 mm
Maß I	30,00 mm
Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	25,00 mm
Größe	25
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche poliert	<input type="checkbox"/>
Oberfläche gebürstet	<input type="checkbox"/>
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	<input type="checkbox"/>
Temperaturereinsatzbereich	-45,00 - 250,00 °C
Zweiteilig	<input type="checkbox"/>