

Technisches Datenblatt

Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Art.-Nr. 2046025

OBO
BETTERMANN



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit grätfreier Innenwand.


CE Alu

Alu Aluminium

Stammdaten

Art.-Nr.	2046025
Typ	SV32W ALU
Bezeichnung 1	Aluminiumverbindungsmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Dimension	ø32mm
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	2,40 kg/100 St.

Technische Daten

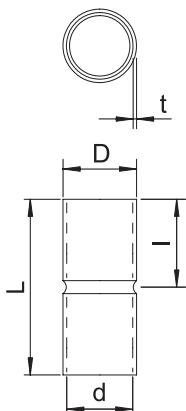

Länge	70,00 mm
Maß D	34,60 mm
Maß L	70,00 mm
Maß M	32
Maß d	32,20 mm
Maß t	1,20 mm
Maß I	35,00 mm
Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	32,00 mm
Größe	32
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche poliert	<input type="checkbox"/>
Oberfläche gebürstet	<input type="checkbox"/>
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	<input type="checkbox"/>
Temperaturereinsatzbereich	-45,00 - 250,00 °C
Zweiteilig	<input type="checkbox"/>