


Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T100, geschlossen, transparenter hoher Deckel Art.-Nr. 2007772

OBO
BETTERMANN

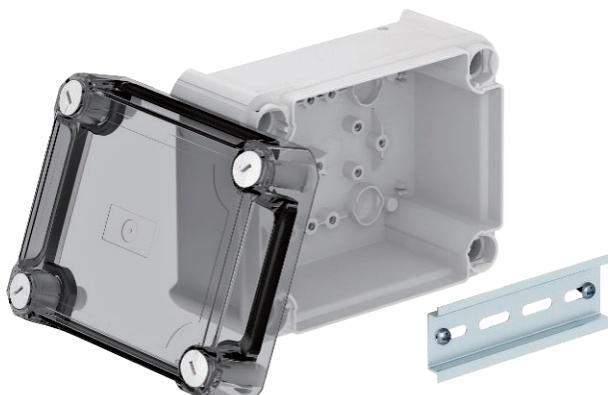

Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien Materialien.

Inklusive Huprofilsschiene.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.



PP/PC Polypropylen / Polycarbonat


Produktzusatztext 2

Lichte Innenmaße: 136x102x74 mm


Stammdaten

Art.-Nr.	2007772
Typ	T 100 OE HD TR
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten geschlossen
Bezeichnung 2	mit hohem transparentem Deckel
Dimension	150x116x83
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polypropylen / Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PP/PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	23,65 kg/100 St.

Technische Daten

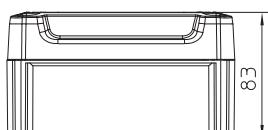

Länge	150,00 mm
Breite	116,00 mm
Höhe	83,00 mm
Lichte Innenmaße	136x102x74 mm
Abmessung LxBxH	150x116x83 mm
Abmessung	150x116x83 mm

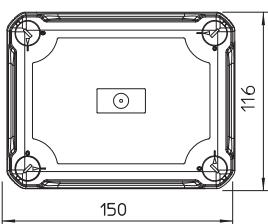

Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Art der Einführung	Kabel
Art der Einführung	keine
Art der Gehäusedurchführung	ohne
Ausführung	geschlossen
Bemessungsisolationsspannung Ui	500,00 V
Bestückung	ohne
Deckel	transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführungen	keine
Einführung von Hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Explosionsgeprüfte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rechteckig
Funktionserhalt (ETIM)	ohne
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Glasfaserverstärkt	<input checked="" type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T100, geschlossen, transparenter
hoher Deckel
Art.-Nr. 2007772



Technische Daten

Halogefrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Abschirmung	<input type="checkbox"/>
Mit Deckel	ja
Mit Deckel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Nennspannung	500,00 V
Schutzart	IP66
Schutzart	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK07
Plombierbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatureinsatzbereich	-5,00 - 60,00 °C
Transparenter Deckel	<input type="checkbox"/>
Witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>