

Technisches Datenblatt

Wandleuchten-Dosendeckel

Art.-Nr. 2003218

OBO
BETTERMANN



Wandleuchten-Dosendeckel zum putzbündigen Verschließen der Wandauslassdose, Oberfläche ist aufgeraut, Deckelschrauben versenkbar. Lieferung inklusive 2 x Schrauben 15 mm.


CE Halogenfrei

PS Polystyrol

Stammdaten

Art.-Nr.	2003218
Typ	UW AD
Bezeichnung 1	Wandleuchten-Dosendeckel
Bezeichnung 2	Unterputz
Dimension	76x42x3
Farbe	weiß
Werkstoff	Polystyrol
Werkstoff Kürzel	PS
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	0,60 kg/100 St.

Technische Daten

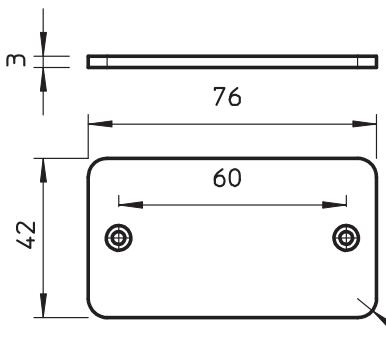

Breite	42,00 mm
Höhe	3,00 mm
Länge	76,00 mm
Befestigungsart	Schraubdeckel
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form	sonstige
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Schrauben	<input type="checkbox"/>
Plombierbar	<input type="checkbox"/>
Schlagfest	<input checked="" type="checkbox"/>