


# Technisches Datenblatt

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel,  
lichtgrau  
Art.-Nr. 2024980

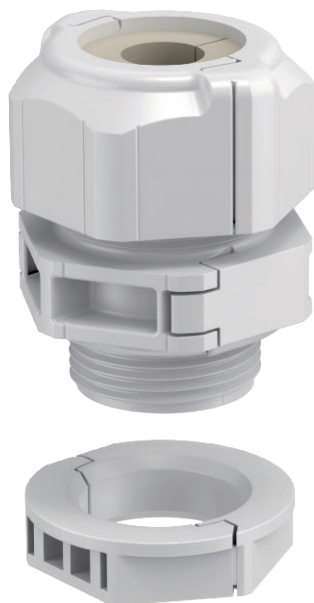

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell. Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.




PC Polycarbonat

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkzusatztext Hinweis | Die verschiedenen Dichteinsätze ermöglichen eine Kabelabdichtung von unterschiedlichen Kabeldurchmessern entsprechend dem gewähltem Dichteinsatz. Als ideales Hilfsmittel bietet sich die Sprezzange an, mit deren Hilfe der Dichteinsatz geöffnet werden kann. Damit ist das Einlegen der einzelnen Kabel einfach und schnell. |
| Produkzusatztext 1       | Das Verschraubungs-Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.                                                                                                                                                                |

## Stammdaten

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Art.-Nr.                 | 2024980                     |
| Typ                      | V-TEC TB32 20-25            |
| Bezeichnung 1            | Kabelverschraubung, teilbar |
| Bezeichnung 2            | Dichteinsatz, 1 Kabel       |
| Dimension                | M32                         |
| Farbe                    | lichtgrau                   |
| Werkstoff                | Polycarbonat                |
| Werkstoff Kürzel         | PC                          |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 5 Stück                     |
| Gewicht                  | 6,40 kg/100 St.             |

## Technische Daten

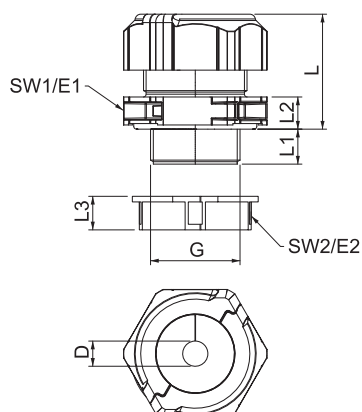

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Maß E1           | 51,50 mm                 |
| Maß E2           | 43,00 mm                 |
| Maß G            | M32x1,5 mm               |
| Maß L            | 41,00 mm                 |
| Maß L min.       | 32,00 mm                 |
| Maß L max.       | 41,00 mm                 |
| Maß L1           | 14,00 mm                 |
| Maß L2           | 10,00 mm                 |
| SW 1             | 46,00 mm                 |
| SW 2             | 40,00 mm                 |
| Ausführung       | gerade                   |
| Art der Dichtung | Dichtring                |
| Biegeschutz      | <input type="checkbox"/> |
| Dichtbereich D   | 20,00 - 25,00 mm         |
| explosionsschutz | <input type="checkbox"/> |

# Technisches Datenblatt

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel,  
lichtgrau  
Art.-Nr. 2024980



## Technische Daten

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Flachkabelverschraubung   | <input type="checkbox"/>                             |
| Für Ex-Zone               | ohne                                                 |
| für Ex-Zone Gas           | ohne                                                 |
| für Ex-Zone Staub         | ohne                                                 |
| Flammwidrig               | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Gewinde                   | M32x1,5                                              |
| Gewindeart                | metrisch                                             |
| Gewindelänge              | 14,00 mm                                             |
| Gewindesteigung           | 1,50 mm                                              |
| Gewindenenngröße          | 32                                                   |
| Glasfaserverstärkt        | <input type="checkbox"/>                             |
| Halogenfrei               | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| Inst.Drehmoment           | 8,00 Nm                                              |
| Mehrfach Dichteinsatz     | <input type="checkbox"/>                             |
| Mit Gegenmutter           | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| Schlagfest                | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| Schutzart                 | IP67                                                 |
| Teilbare Verschraubung    | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| Temperatureinsatzbereich  | -20,00 - 80,00 °C                                    |
| Zugentlastungsmöglichkeit | <input type="checkbox"/>                             |