

# Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang,  
schwarz

Art.-Nr. 2022978



Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweiggästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.




PA Polyamid

## Stammdaten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Art.-Nr.                 | 2022978            |
| Typ                      | V-TEC VM L63 SW    |
| Bezeichnung 1            | Kabelverschraubung |
| Bezeichnung 2            | vollmetrisch lang  |
| Dimension                | M63                |
| Farbe                    | schwarz            |
| Werkstoff                | Polyamid           |
| Werkstoff Kürzel         | PA                 |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 5 Stück            |
| Gewicht                  | 7,39 kg/100 St.    |

## Technische Daten

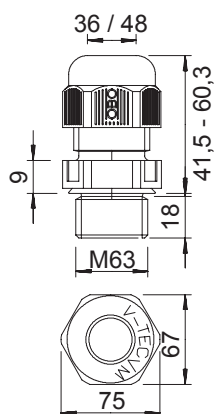

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Maß E                   | 75,00 mm                                             |
| Maß L min.              | 41,50 mm                                             |
| Maß L max.              | 60,30 mm                                             |
| Maß L1                  | 18,00 mm                                             |
| Maß L2                  | 9,00 mm                                              |
| SW                      | 68,00 mm                                             |
| Ausführung              | gerade                                               |
| Art der Dichtung        | Dichtring                                            |
| Biegeschutz             | <input type="checkbox"/>                             |
| Dichtbereich D          | 36,00 - 48,00 mm                                     |
| explosionssgeschützt    | <input type="checkbox"/>                             |
| Flachkabelverschraubung | <input type="checkbox"/>                             |
| Für Ex-Zone             | ohne                                                 |
| für Ex-Zone Gas         | ohne                                                 |
| für Ex-Zone Staub       | ohne                                                 |
| Flammwidrig             | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Gewinde                 | M63 x 1,5                                            |
| Gewindeart              | metrisch                                             |
| Gewindelänge            | 18,00 mm                                             |
| Gewindesteigung         | 1,50 mm                                              |
| Gewindenenngröße        | 63                                                   |

# Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang,  
schwarz

Art.-Nr. 2022978



## Technische Daten

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Glasfaserverstärkt             | <input type="checkbox"/>            |
| Halogenfrei                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inst.Drehmoment                | 12,00 Nm                            |
| Kategorie der Schlageinwirkung | 4                                   |
| Kategorie der Zugentlastung    | A                                   |
| Mehrfach Dichteinsatz          | <input type="checkbox"/>            |
| Mit Gegenmutter                | <input type="checkbox"/>            |
| Schlagfest                     | <input type="checkbox"/>            |
| Sechskant Eckmaß               | 75,00 mm                            |
| Schutzart                      | IP68                                |
| Teilbare Verschraubung         | <input type="checkbox"/>            |
| Temperatureinsatzbereich       | -20,00 - 65,00 °C                   |
| Zugentlastungsmöglichkeit      | <input checked="" type="checkbox"/> |